


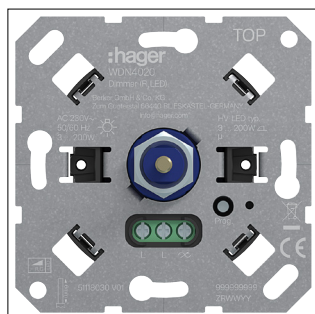

WDN4020

Insats vridbar dimmer (R, LED), infälld monterad, för A.x/C.x

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	24 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	24 mm

Ström

Strömförbrukning under drift	2 W
------------------------------	-----

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0 W
230 V glöd- och halogenlampor	200 W
Effekt glödljus	3 - 200 W

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 200 W
LED-lampans effekt	200 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 35 °C
------------------	-----------

Anslutning

Area solid ledare	0.5 - 2.5 mm ²
Area flexibel ledare	0.5 - 2.5 mm ²
Ledararea	0,5 - 2,5 mm ²

Text

Dimrings princip	Bakkantsdimring
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Utförande	För infälld installation i apparatdosa
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Utrustning

Omformare ingång	Nej
------------------	-----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

