




WAS2175AT

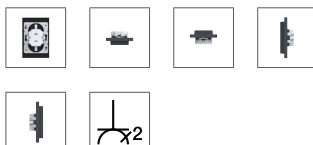

**WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, A.1 antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0 W

**Materiaal**

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 28,92 %

**Afmetingen**

Hoogte 122,2 mm

Breedte 81,5 mm

Diepte 22 mm

Aantal eenheden 2

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

Montage/aansluitpositie Hoog

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

**Capaciteit**

Aantal modules 2

### Veiligheid

|  |             |
|--|-------------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee         |
| Slagvastheid IK                            | IK05        |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20        |
| Type slot                                  | Zonder slot |

### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

### Teksten

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Deur          | Volle afdekplaat         |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk   |
| Beveiliging   | Nee                      |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen         |
| Tekst         | Zonder tekstveld         |
| Type          | Met verhoogde afdekplaat |

### Geschikt voor

|     |  |
|-----|--|
| A.1 |  |
|-----|--|

### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

