


WDE34343

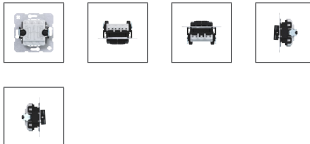

**Gruppen-Taster 4 Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	2 A
Taststrom	2 A

**Spannung**

Nennspannung	24 V
--------------	------

**Frequenz**

Frequenz	0-60 Hz
----------	---------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vierteilige Wippe
Polanzahl	5

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast Metall
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ein Zubehör
Anzahl der Tasten	4
Ausführung Taster	Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja

**Anschluss**

Art der Lampenfassung	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Taster/Schalter

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Zentralstücke	Ohne Zentralstück
Montageart	Verschraubbar Für Unterputzmontage
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Dichtung	Ohne Dichtung

**Texte**

Schaltart/Variante	4x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

