


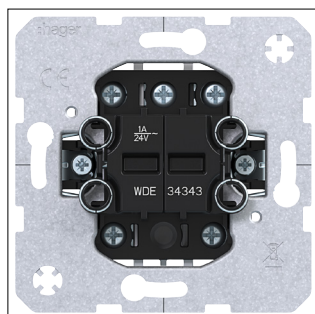

WDE34343

Łącznik grupowy przyciskowy wieloklawiszowy 4-kr. 24 V

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	2 A
Chwilowy prąd kontaktowy	2 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	24 V
---------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	0-60 Hz
---------------	---------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz 4-krotny
Liczba biegunów	5

Materiały

Materiał	Termoplast Metal
Przezroczysty	Nie
Wewnętrzna tylna strona	Mat

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41 mm
Głębokość zabudowy	31 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Jako akcesorium
Liczba przycisków	4
Typ przycisku	Przycisk grupowy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy	Bez gniazda lampy
Typ złącza/wtyku	Przycisk/łącznik

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego i za pomocą pazurków rozporowych w puszkach 60 i 70
Oświetlenie	Bez podświetlenia (brak możliwości podświetlenia)
Rodzaj łącznika	4NO, wspólny zacisk wejściowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak

Ilustracje | Rysunki

