


WDE34343

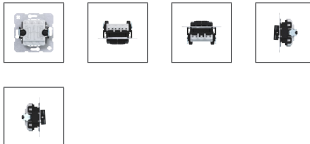

Serie impulsdrukker 4-voudig, 230/24 V

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	2 A
Impulsstroom	2 A

Spanning

Nominale spanning	24 V
-------------------	------

Frequentie

Frequentie	0-60 Hz
------------	---------

Uitvoering

Bedieningselement	4-voudige wip
Aantal polen	5

Materiaal

Kleur	Zwart
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast Metaal
Transparant	Nee
Achterzijde intern	Mat

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Signaallamp	Als toebehoren
Aantal toetsen	4
Type drukknop	Groepsdrukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lamsokkel
Type connector/steker	Drukknopschakelaar

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Centraalplaten	Zonder centraaldeel
Montagewijze	Kan worden geschroefd Geschikt voor vlakke inbouw
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Afdichting	Zonder afdichting

Teksten

Schakelmodus	4 NO, gemeenschappelijke ingangsklem
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

