


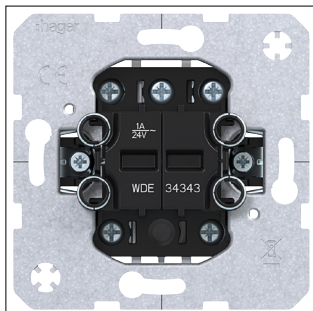

WDE34343

## Tryckknapp 4-vägs, 24 V

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Omkopplingsström       | 2 A |
| Monteringskontaktström | 2 A |

#### Spänning

|              |      |
|--------------|------|
| Märkspänning | 24 V |
|--------------|------|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 0-60 Hz |
|----------|---------|

#### Arkitektur

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Styr/manöverelement | 4-vägs vippra |
| Antal poler         | 5             |

#### Material

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Material         | Termoplast<br>Metall |
| Transparent      | Nej                  |
| Invändig baksida | Matt                 |

#### Dimensioner

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Höjd                          | 71 mm |
| Bredd                         | 71 mm |
| Djup                          | 41 mm |
| Inbyggnadsdjup                | 31 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 35 mm |

#### Installation, montering

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

#### Kontroller och indikatorer

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Indikeringslampa                    | Som tillbehör   |
| Antal knappar                       | 4               |
| Antal tryckknappar                  | Grupptryckknapp |
| Med kontakt för återkopplingssignal | Nej             |

#### Anslutning

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Anslutningstyp            | Skruvterminal      |
| Med klor                  | Ja                 |
| Typ av lampsockel         | Utan lampsockel    |
| Anslutning/anslutningstyp | Tryckknapp/brytare |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP21 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Text

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Utförande      | För skruv och expanderfäste i 60- och 70-dosa |
| Belysning      | Utan belysning (kan inte tändas)              |
| Brytare läge   | 4NO, gemensam anslutningsplint                |
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar                         |

#### Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

## Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja

## Illustrationer | teckningar

