


WDE36003

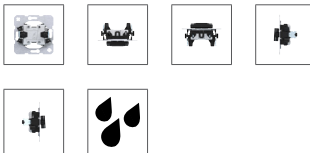

Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 2 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 24 V

Frequenz

Frequenz 0-60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
Metall
 Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung
Schraubanschluss

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm
 Einbautiefe 31 mm
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Elektrischer Strom

Nennstrom 2 A

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler
 Anschluss-/Steckertyp Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten Ja

Texte

Montageart Verschraubbar
Mit Spreizkrallen
 Anschlussart Mit Steckklemme
 Beleuchtung Für Beleuchtung mit LED-Modul
 Aufdruck Ohne Aufdruck

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACh-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

