


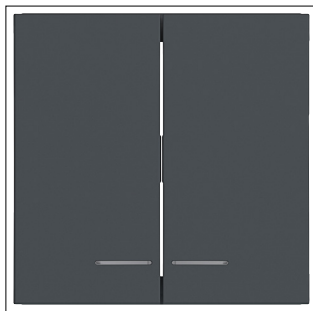

WAW2031AT

**Bilanciere 2-posti, lente trasp., A.x/C.x, antracite opaco****Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciante
-------------------------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
-----------------	---

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione
Custodia	Nessuna copertura
Interruttore/pulsante a bilanciante	Per interruttori/pulsanti a bilanciante

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì