


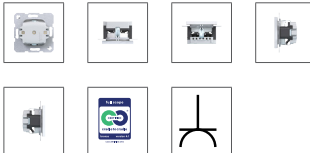

WAS1100WG



**Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, lichtweiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0 W

**Werkstoff**

Farbe Lichtweiß  
RAL Nummer 9016  
Glanzgrad Glänzend  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 36,34 %

**Abmessungen**

Höhe 70,9 mm  
Breite 70,9 mm  
Tiefe 41,3 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm  
Einbautiefe 32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme  
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 1

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Steckverbindung  
Mit Krallenbefestigung Ja  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein  
Vorbestückt mit Ohne

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein         |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05         |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21         |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte            |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz       | Nein                     |
| Anschlussart | Mit Steckklemme          |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung        |

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Halogenfrei                            | Ja                  |
| RoHS-konform                           | Ja                  |
| Cradle to Cradle Certified® Full Scope | Bronze, version 4.1 |

**Abbildungen | Zeichnungen**

