



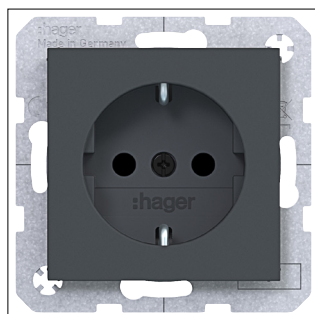

WAS1200AT

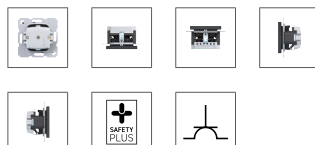

**Presa SCHUKO, prot. contatti elev., morsetti plug-in, A.x/C.x, antracite**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

#### Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 19 %

#### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 70,9 mm

Profondità 41,3 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

#### Conneessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Collegamento a spinta

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

**Protezione**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP21 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante    |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                 |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                  |

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |