



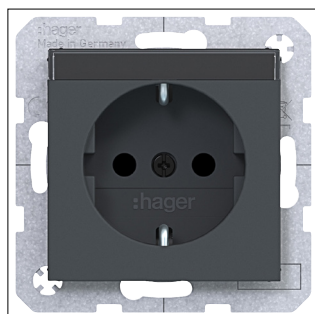

WAS1201AT

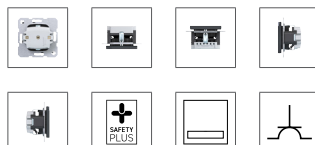

**Steckd. SCHUKO, Beschr.feld, erh. Berührungsschutz, Steckkl., A.x/C.x, ant mt la**

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

##### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 32 %

##### Abmessungen

Höhe 70,9 mm

Breite 70,9 mm

Tiefe 41,3 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 6 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität

Anschlussart Steckverbindung

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Vorbestückt mit Ohne

##### Kapazität

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte             |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich  |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme           |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld     |

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |