




WAS1101TA

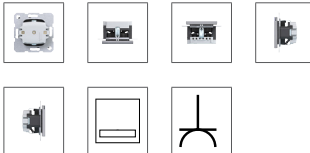

Steckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, titan met, lackiert

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|---------------------------|-----|
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
|---------------------------|-----|

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Titan |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Metallisch |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 34,40 % |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| Höhe | 70,9 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Tiefe | 41,3 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 6 mm |

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,0 - 2,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,0 - 2,5 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|------------------------|--|
| Anschlussart | Steckverbindung |
| Mit Krallenbefestigung | Ja |
| Montageart | Schraubbefestigung Krallenbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
| Vorbestückt mit | Ohne |

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|--------------------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz | Nein |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

