


WAS1402BG

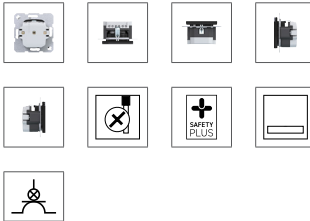

Steckd. SCHUKO m. K-LED, B.feld, erh. Ber.schutz, Schr.-Liftkl., A.x/C.x, sw gl

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0 W

**Werkstoff**

Farbe Nachtschwarz  
RAL Nummer 9005  
Glanzgrad Glänzend  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 26,25 %

**Abmessungen**

Höhe 70,9 mm  
Breite 70,9 mm  
Tiefe 41,3 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm  
Einbautiefe 32 mm  
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 6 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Fahrstuhlklemme  
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülle 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss  
Mit Krallenbefestigung Ja  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdrehter Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Ja  
Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja  
Vorbestückt mit Ohne

**Kapazität**

Anzahl Module 1

### Bedienelemente und Anzeigen

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte | Integrierte Bedienungskontrollleuchte |
|---|---------------------------------------|

### Sicherheit

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja           |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05         |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21         |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss |

### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Ja   |

### Kennzeichnung

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

### Texte

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte             |
| Beleuchtung  | Mit Kontroll-LED für Ein  |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich  |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen        |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld     |

### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

