




WAS1300WM

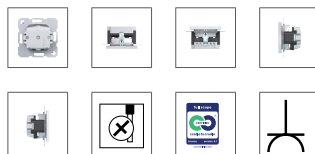

### Presa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, bianco opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

#### Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 35,57 %

#### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 70,9 mm

Profondità 41,3 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

#### Connessione

Tipo di connettore Morsetti a sollevamento a vite

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

#### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP21 |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

#### Testo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                  |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione          | No                                |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite               |
| Etichettatura       | Senza etichettatura               |

#### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Sostenibilità

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Senza alogeni                                               | Sì                  |
| Conformità ROHS                                             | Sì                  |
| Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo | Bronze, version 4.1 |