


WAS1400BM

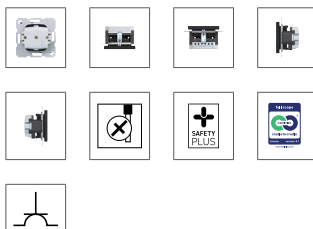

SCHUKO-wandcontactdoos, Safety Plus, schroef liftklemmen, A.x/C.x zwart mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0 W

Materiaal

Kleur Nachtzwart
RAL-code 9005
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 33 %

Afmetingen

Hoogte 70,9 mm
Breedte 70,9 mm
Diepte 41,3 mm
Aantal eenheden 1
Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm
Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Schroefliftklem
Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging Ja
Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko
Stekerstand gedraaid Nee
Met klapdeksel Nee
Met ronde aardingspen Nee
Met signaallamp Nee
Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee
Uitgerust met Zonder

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified®	Bronze