


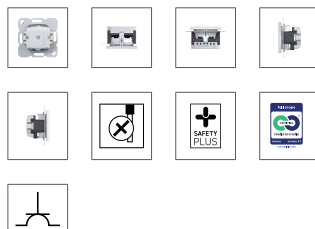

WAS1400WM



**Presca SCHUKO, prot. contatti elev., morsetti a vite, A.x/C.x, bianco opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Potenza**

Potenza assorbita in stand-by 0 W

**Materiali**

Colore Bianco  
Codice RAL 9016  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato  
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 33,41 %

**Serie**

Altezza 70,9 mm  
Larghezza 70,9 mm  
Profondità 41,3 mm  
Numero di unità 1  
Profondità delle scatole da incasso 32 mm  
Profondità di installazione 32 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetti a sollevamento a vite  
Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite  
Con montaggio ad artiglio Sì  
Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO  
Inserto centrale ruotato No  
Con coperchio a cerniera No  
Con spinotto di protezione rotondo No  
Con lampada di segnalazione No  
Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No  
Pre-equipaggiato con nessuno

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si              |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05            |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP21            |
| Tipo di bloccaggio                       | Senza serratura |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante    |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                  |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                  |

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Senza alogeni   | Si                  |
| Conformità ROHS   | Si                  |
| Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo | Bronze, version 4.1 |

**Illustrazioni | Disegni**

