




WAS112BM

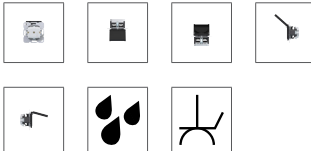

**Presa SCHUKO, cop. con chiusura, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Potenza**

Potenza assorbita in stand-by 0 W

**Materiali**

Colore Nero notte  
 Codice RAL 9005  
 finitura superficiale Opaco  
 Materiale Materiale termoplastico  
 Trattamento Non trattato  
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 40,30 %

**Serie**

Altezza 70,9 mm  
 Larghezza 70,9 mm  
 Profondità 47,1 mm  
 Numero di unità 1  
 Profondità delle scatole da incasso 32 mm  
 Profondità di installazione 32 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto  
 Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Collegamento a spinta  
 Con montaggio ad artiglio Sì  
 Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
 Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO  
 Inserto centrale ruotato No  
 Con coperchio a cerniera Sì  
 Con spinotto di protezione rotondo No  
 Con lampada di segnalazione No  
 Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No  
 Pre-equipaggiato con nessuno

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Identificazione**

Con stampa	No
------------	----

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	No
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Senza etichettatura

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8
-----------------------

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

