


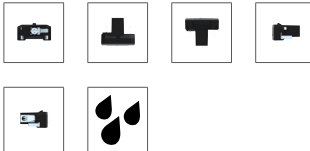

WAA2530M



LED-module met N-klem, 230 V, 0,4 mA, multikleur (RGB)

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230-250 V |
| Nominale spanning | 250 V |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|----------|
| Nominale stroom | 0,0004 A |
|-----------------|----------|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 11 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Diepte | 20 mm |

Vermogen

| | |
|----------------|--------|
| Stroomverbruik | 0,4 mA |
|----------------|--------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmodule 230 VAC |
|---------------|----------------------|

Materiaal

| | |
|-------|-------|
| Kleur | Zwart |
|-------|-------|

Verlichting

| | |
|-----------|------------------------|
| Type lamp | Led niet uitwisselbaar |
|-----------|------------------------|

Frequentie

| | |
|------------|----------|
| Frequentie | 50-60 Hz |
|------------|----------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------|-----------------|
| Montagewijze | Klembevestiging |
| Aansluitwijze | Overige |

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

