


WAS1213BG

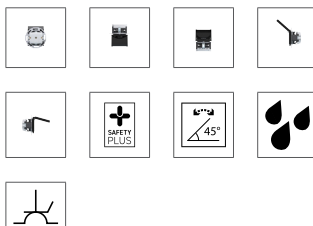

Std. SCHUKO, Klappd., arret., erh. Ber.schutz, 45° var. EB, SK, A.x/C.x, sw gl

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

#### Werkstoff

Farbe Nachtschwarz  
RAL Nummer 9005  
Glanzgrad Glänzend  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 38,66 %

#### Abmessungen

Höhe 70,9 mm  
Breite 70,9 mm  
Tiefe 47,1 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm  
Einbautiefe 32 mm

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme  
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

Anschlussart Steckverbindung  
Mit Krallenbefestigung Ja  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Ja  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein  
Vorbestückt mit Ohne

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz    | Ja                                   |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP21                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |
| Schließungstyp                   | Ohne Schloss                         |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte                     |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich          |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz         |
| Anschlussart | Mit Steckklemme                   |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung                 |
| Typ          | Flexible Montage in 45°-Schritten |

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

