


WAS1213BG

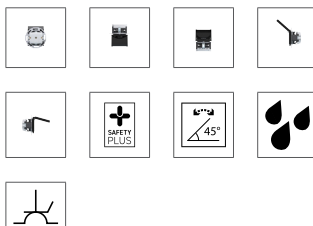

SCHUKO-wandcontactdoos, vergrend.afd., variabele 45°, A.x/C.x zw. gl.

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|-------------------------|-----|
| Energieverbruik standby | 0 W |
|-------------------------|-----|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Nachtzwart |
| RAL-code | 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 38,66 % |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|---------|
| Hoogte | 70,9 mm |
| Breedte | 70,9 mm |
| Diepte | 47,1 mm |
| Aantal eenheden | 1 |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |

Aansluiting

| | |
|---|---------------------------|
| Type connector/steker | Steekklem |
| Leidingdoorsnede | 1,0 - 2,5 mm ² |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,0 - 2,5 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Ja |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Ja |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|--------|
| Heeft tekstveld | Nee |
| Uitgerust met | Zonder |

Deksel, deur

| | |
|-------------|--|
| Type deksel | Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet |
|-------------|--|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|-----------------------------------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP21 |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Type slot | Zonder slot |

Functies

| | |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |

Identificatie

| | |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|---|
| Deur | Centraalplaat |
| Bedrading | Doorverbinden mogelijk |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |
| Tekst | Zonder tekstveld |
| Type | Variabele installatie in stappen van 45 |

Geschikt voor

| |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

