


WAS1213TA

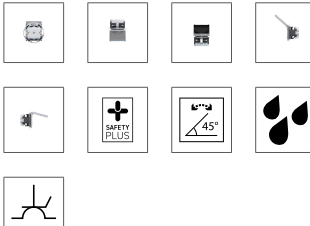

Std. SCHUKO, Klappd., arret., erh. BS, 45° var. EB, SK, A.x/C.x, titan met lack

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

Werkstoff

Farbe Titan
RAL Nummer 9006
Glanzgrad Metallisch
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 38,54 %

Abmessungen

Höhe 70,9 mm
Breite 70,9 mm
Tiefe 47,1 mm
Anzahl Einheiten 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm
Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung Ja
Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein
Vorbestückt mit Ohne

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
| Typ | Flexible Montage in 45°-Schritten |

Geeignet für

| |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

