


WAS1214BG

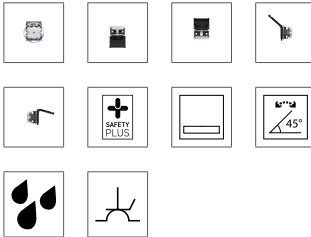

Presca SCHUKO cop. bloccabile, etich, montaggio variabile 45°, A.x/C.x, nero luc

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

Materiali

Colore Nero notte
 Codice RAL 9005
 finitura superficiale Lucido
 Materiale Materiale termoplastico
 Trattamento Non trattato
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 38,03 %

Serie

Altezza 70,9 mm
 Larghezza 74,3 mm
 Profondità 47,1 mm
 Numero di unità 1
 Profondità delle scatole da incasso 32 mm
 Profondità di installazione 32 mm
 Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 6 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto
 Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm²
 Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Collegamento a spinta
 Con montaggio ad artiglio Sì
 Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
 Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO
 Inserto centrale ruotato No
 Con coperchio a cerniera Sì
 Con spinotto di protezione rotondo No
 Con lampada di segnalazione No
 Con serratura No

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì
 Pre-equipaggiato con nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Si

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP21

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia Piastra centrale

Cablaggio Possibilità di cablaggio passante

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Etichettatura Con campo di scrittura

Tipo Installazione variabile con incrementi di 45°

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

