




WAS1214AT

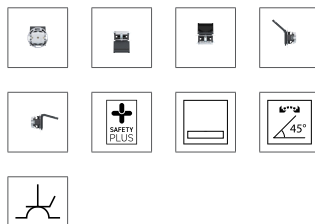

**Presa SCHUKO, cop. bloccabile, etich., montaggio variabile 45°, A.x/C.x, antr**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

#### Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

#### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 74,3 mm

Profondità 47,1 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 6 mm

#### Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Collegamento a spinta

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

#### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Sì   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP21 |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

#### Testo

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                              |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante             |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti          |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                          |
| Etichettatura       | Con campo di scrittura                        |
| Tipo                | Installazione variabile con incrementi di 45° |

#### Adatto per

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |