




WAS1219WG

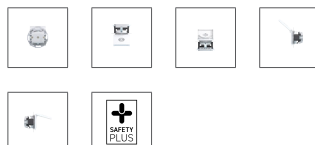

**Presa SCHUKO incernierata, simb. tattile, prot. cont. elev. A.x/C.x bianco luc**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

#### Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 38,15 %

#### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 74,3 mm

Profondità 47,65 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

#### Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Collegamento a spinta

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

### Identificazione

Con stampa	No
------------	----

### Testo

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Senza etichettatura

### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì

### Illustrazioni | Disegni

