


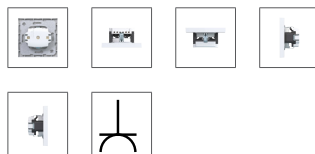

WAS1120WG



## SCHUKO-wandcontactdoos met afdekplaat, steekkl., A.1 lichtwt.gl.anzend

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Energieverbruik standby | 0 W |
|-------------------------|-----|

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Helderwit   |
| RAL-code                                                  | 9016        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Glanzend    |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 41 %        |

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hoogte                   | 81,5 mm |
| Breedte                  | 81,5 mm |
| Diepte                   | 41,3 mm |
| Aantal eenheden          | 1       |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm   |
| Inbouwdiepte             | 32 mm   |

#### Aansluiting

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Steekklem                 |
| Leidingdoorsnede                                    | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze        | Steekaansluiting                  |
| Met klauwbevestiging | Ja                                |
| Aansluitwijze        | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Heeft tekstveld | Nee    |
| Uitgerust met   | Zonder |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### **Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP21 |

#### **Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### **Identificatie**

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### **Teksten**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Deur          | Volle afdekplaat       |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk |
| Beveiliging   | Nee                    |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen       |
| Tekst         | Zonder tekstveld       |

#### **Geschikt voor**

|     |
|-----|
| A.1 |
|-----|

#### **Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |