




WAS1121BM

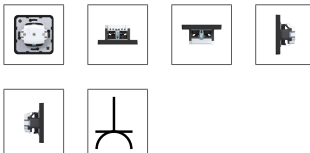

**Presca SCHUKO con coperchio, morsetti plug-in, C.1, nero opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Potenza**

Potenza assorbita in stand-by 0 W

**Materiali**

Colore Nero notte

Codice RAL 9005

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 41,08 %

**Serie**

Altezza 81,5 mm

Larghezza 81,5 mm

Profondità 41,3 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Collegamento a spinta

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No              |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05            |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP21            |
| Tipo di bloccaggio                       | Senza serratura |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Custodia            | Piastra piena                     |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione          | No                                |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla              |
| Etichettatura       | Senza etichettatura               |
| Tipo                | Con placca                        |

**Adatto per**

C.1

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

