


WAS2123WM

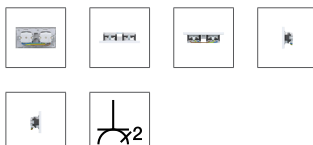

Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos, afdekraam, bedr., stk.kl., A.1, witmt.

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0 W

**Materiaal**

Kleur Helderwit  
RAL-code 9016  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld  
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 38,49 %

**Afmetingen**

Hoogte 81,5 mm  
Breedte 152,5 mm  
Diepte 41,3 mm  
Aantal eenheden 2  
Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm  
Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem  
Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Montage/aansluitpositie Horizontaal

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting  
Met klauwbevestiging Ja  
Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko  
Stekerstand gedraaid Nee  
Met klapdeksel Nee  
Met ronde aardingspen Nee  
Met signaallamp Nee  
Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee  
Uitgerust met Zonder

**Capaciteit**

Aantal modules 2

### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21

### Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

### Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

### Teksten

Deur	Volle afdekplaat
Bedrading	2x 1-voudig, doorgelust
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld
Type	Met afdekplaat

### Geschikt voor

A.1

### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

### Afbeeldingen | tekeningen

