


WAS1435RG

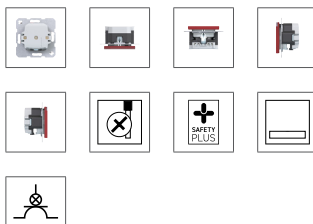

### SCHUKO, LED di controllo, serig. EDV, etichetta, morsetti a vite, A.x/C.x, rosso

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

##### Materiali

Colore Rosso

Codice RAL 3020

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 26,65 %

##### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 70,9 mm

Profondità 41,3 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 6 mm

##### Connessione

Tipo di connettore Morsetti a sollevamento a vite

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione Sì

Con serratura No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Pre-equipaggiato con nessuno

##### Numero di moduli

Numero di moduli 1

**Controlli e indicatori**

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
------------------------------------------------------	---------------------------------------

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	Si

**Identificazione**

Con stampa	Si
------------	----

**Testo**

Stampa	Con stampa "EDV"
Custodia	Piastra centrale
Illuminazione	Con LED di controllo accensione
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Etichettatura	Con campo di scrittura

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

