



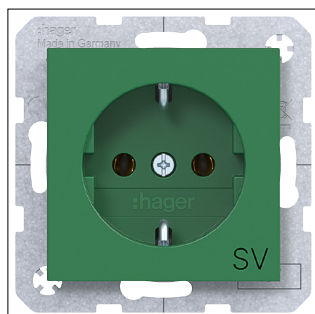

WAS1131GR

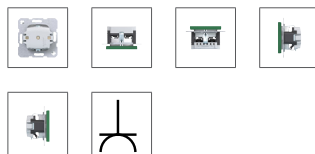

Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "SV", Steckklemmen, A.x/C.x, grün glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

Werkstoff

Farbe	Grün
RAL Nummer	6029
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	36,04 %

Abmessungen

Höhe	70,9 mm
Breite	70,9 mm
Tiefe	41,3 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Ohne

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "SV"
Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Nein
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja