



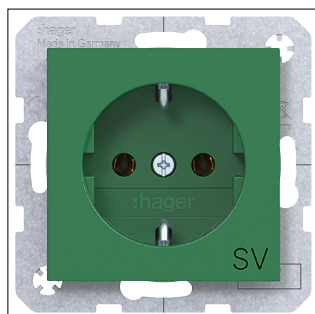

WAS1131GR

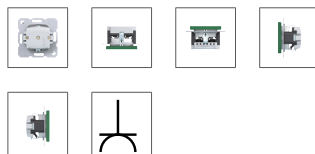

### Presa SCHUKO con serig. "SV", A.x/C.x verde

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

##### Materiali

Colore Verde

Codice RAL 6029

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

##### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 70,9 mm

Profondità 41,3 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

##### Connezzione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Connettività

Tipo di connessione Collegamento a spinta

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

##### Numero di moduli

Numero di moduli 1

#### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP21 |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | Sì |
|------------|----|

#### Testo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Stampa              | Con stampa "SV"                   |
| Custodia            | Piastra centrale                  |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione          | No                                |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla              |
| Etichettatura       | Senza etichettatura               |

#### Adatto per

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |