



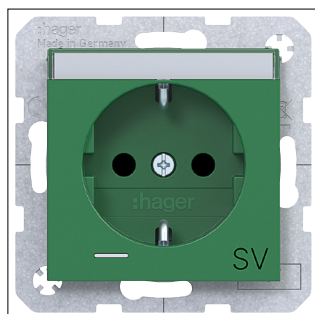

WAS1437GR

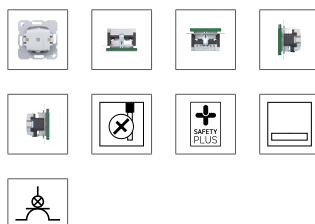

Std. SCHUKO, LED u. Aufdr. "SV", B.feld, erh. Ber.schutz, SLKL, A.x/C.x, grün gl

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

##### Werkstoff

Farbe Grün

RAL Nummer 6029

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 26,65 %

##### Abmessungen

Höhe 70,9 mm

Breite 70,9 mm

Tiefe 41,3 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 6 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Fahrstuhlklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Ja

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Vorbestückt mit Ohne

##### Kapazität

Anzahl Module 1

#### **Bedienelemente und Anzeigen**

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte | Integrierte Bedienungskontrollleuchte |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|

#### **Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |

#### **Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Ja   |

#### **Kennzeichnung**

|              |    |
|--------------|----|
| Mit Aufdruck | Ja |
|--------------|----|

#### **Texte**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Aufdruck     | Mit Aufdruck "SV"         |
| Abdeckung    | Zentralplatte             |
| Beleuchtung  | Mit Kontroll-LED für Ein  |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich  |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen        |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld     |

#### **Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### **Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |