


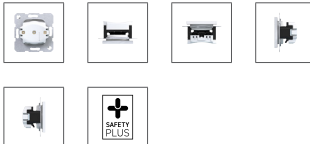

WAS5200WG



Wandcontactdoos zonder randaarde, Safety Plus, A.x/C.x, lichtwit glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0 W

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 44,79 %

Afmetingen

Hoogte 70,9 mm

Breedte 70,9 mm

Diepte 36 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Schroefliftklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

