


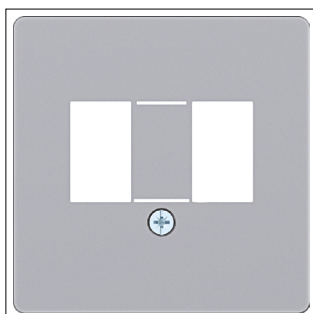

WAF2105TA



Centrumbricka för multimedia, A.x/C.x titan metallic

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB-C TAE Högtalaruttag
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Material

Färg	Titan
	9006
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	50 mm
Bredd	50 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

