


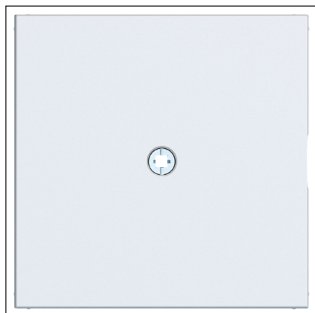

WAF4400WM

Centrumbricka kabelutlopp, A.x/C.x, vit matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Anslutningsplint |
| Antal anslutningar        | 1                |

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Ljusvit    |
|                                                              | 9016       |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Obehandlad |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50,00 %    |

Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 10 mm |

Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

Text

|               |                |
|---------------|----------------|
| Märkning      | Utan märkfält  |
| Uttagsmoduler | Med rakt uttag |

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

