


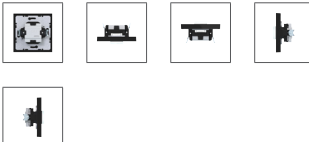

WAE5181BG



**Taster E10 komplett für Treppenhauslicht, Schraubkl., A.1, nachtschwarz glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	2 A
Taststrom	2 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
Polanzahl	2

**Werkstoff**

Farbe	Nachtschwarz
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Glänzend

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Einbautiefe	28,2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Meldeleuchte
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja

**Anschluss**

Art der Lampenfassung	E10
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Montageart	Verschraubbar Für Unterputzmontage

**Texte**

Beleuchtung	Für Beleuchtung mit LED-Modul
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

A.1

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

