


WAE5181TA

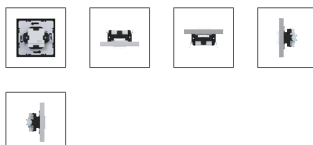

Taster E10 kpl. für Treppenhauslicht, Schr.kl., A.1, titan metallisch, lackiert

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	2 A
Taststrom	2 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
Polanzahl	2

Werkstoff

Farbe	Titan
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Einbautiefe	28,2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Meldeleuchte
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzelstaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja

Anschluss

Art der Lampenfassung	E10
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Montageart	Verschraubbar Für Unterputzmontage

Texte

Beleuchtung	Für Beleuchtung mit LED-Modul
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

A.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

