


WAE5181AT

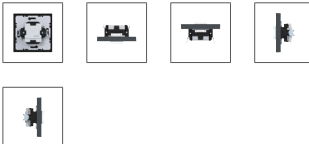

**Pulsante E10 completo per luce scale, morsetti a vite, A.1 antracite**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	2 A
Corrente di contatto momentanea	2 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Pulsante
Numero di poli	2

**Materiali**

Colore	Antracite
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato
Trasparente	No
Interno posteriore	Opaco

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	38 mm
Profondità di installazione	28,2 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Spia luminosa	Indicatore d'illuminazione
Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Si

**Connessione**

tipo di attacco della lampada	E10
Tipo di connettore	Terminale a vite

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Piastra centrale	Il pezzo centrale utilizzato determina la funzione interruttore o pulsante
Tipo di montaggio	Avvitabile Per installazione ad incasso

**Testo**

illuminazione	Per illuminazione con modulo LED
Tenuta	Senza guarnizione
Tipo di commutazione	1 polo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Adatto per**

A.1

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

