


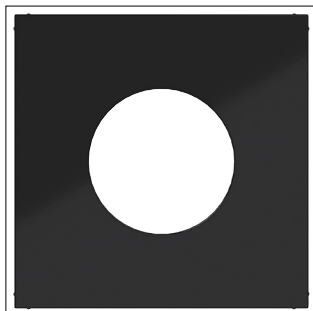

WAF3554BG

Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart blank

Tekniska egenskaper

Material

|      |            |
|------|------------|
| Färg | Natt svart |
|------|------------|

Anslutning

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Typ av lampsockel | E10 |
|-------------------|-----|

Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
|                                                              | 9005       |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50,00 %    |
| Ytbehandling                                                 | Blank      |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Obehandlad |

Dimensioner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Urskärningsdiameter | 27,2 mm |
|---------------------|---------|

Text

|           |               |
|-----------|---------------|
| Utförande | Klämfäste     |
| Märkning  | Utan märkning |

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

