


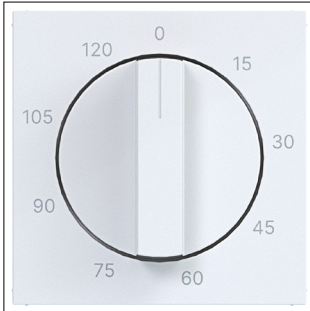

WAF1313WG

Centrumbricka för digitalt tidur 0-120 min., för serie A.8/C.8, vit blank

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Ljusvit
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	48,79 %
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	55,6 mm
Bredd	55,6 mm
Djup	21 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Med tryck "0-120 min"
Utförande	Skruvfastsättning via bas

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Lämplig för

A.1 / A.8	
-----------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

