


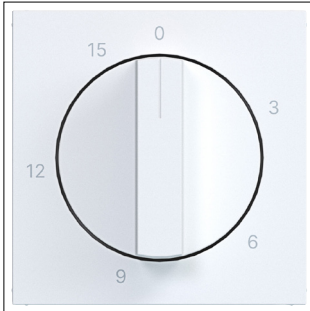

WAF1314WM

**Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, vit matt**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

**Kontroller och indikatorer**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

**Material**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Ljusvit    |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50,00 %    |
|                                                              | 9016       |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 55,6 mm |
| Bredd | 55,6 mm |
| Djup  | 21 mm   |

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

**Anslutning**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan           |
| Typ av montering          | Skruvmontering |

**Utrustning**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Användningsförhållanden**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

**Text**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Präglad   | Med tryck "0-15 min"      |
| Utförande | Skruvfastsättning via bas |

**Identifiering**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sammansättning | Centrumbricka |
|----------------|---------------|

**Lämplig för**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

