


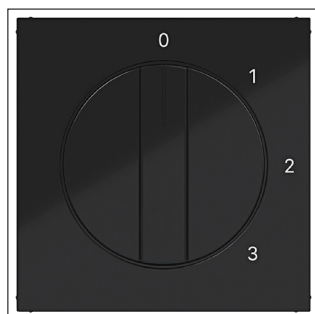

WAF1315BG

Element centralny 3-poz. łącznik obrotowy, pozycja neutralna, Ax/Cx czarny poł.

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Czarny
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 48,12 %
Kod RAL 9005
Powierzchnia Połysk
Materiał Termoplast
Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 56 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 26,75 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką Nie
Możliwość wyjęcia klucza Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukiem "0 - 1 - 2 - 3"
Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Osłona Bez pokryw

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego Nie

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Ilustracje | Rysunki

