




WAF1315WG

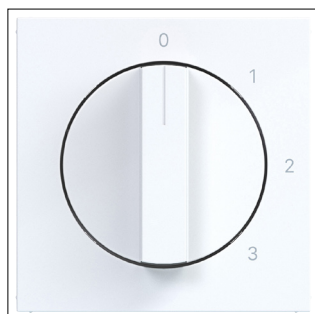

Pezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, A.x/C.x bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 26,75 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa "0 - 1 - 2 - 3"

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì