


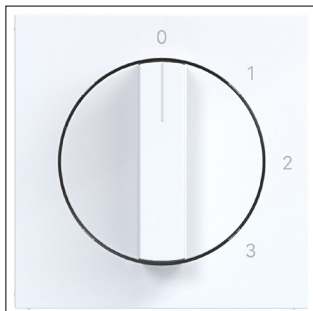

WAF1315WG

Centrumbricka 3-steps vridströmställare, nolläge, Ax/Cx, vit blank

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Ljusvit
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	48,12 %
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	56 mm
Bredd	56 mm
Djup	26,75 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
Nyckeln kan tas bort	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Med tryck "0 - 1 - 3 - 0 - 4 - 2"
Utförande	Skruvfastsättning via bas
Täcklock	Inget skydd

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Funktioner

med trycklåsningsfunktion	Nej
---------------------------	-----

Lämplig för

A.1 / A.8	
-----------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

