




WAF1315TA

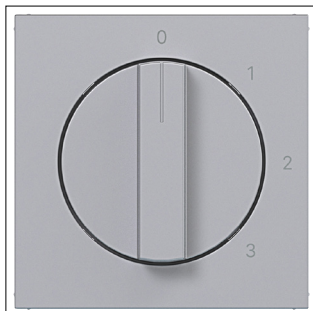

**Pezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, A.x/C.x tit. opaco**

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Materiali

Colore Titanio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

#### Serie

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 26,75 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Stampa Con stampa "0 - 1 - 2 - 3"

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

#### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì