


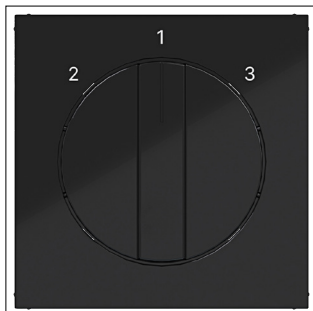

WAF1316BG

Element centralny z pokrętkiem do ł. 3-poz., Ax/Cx, czarny połysk

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

##### Materiały

Kolor Czarny  
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 48,77 %  
Kod RAL 9005  
Powierzchnia Połysk  
Materiał Termoplast  
Wykończenie Barwiony

##### Wymiary

Wysokość 56 mm  
Szerokość 56 mm  
Głębokość 26,95 mm

##### Pojemność

Liczba modułów 0

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

##### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Z soczewką Nie  
Możliwość wyjęcia klucza Nie

##### Akcesoria

Pole opisowe Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20  
Odporność na uderzenie IK IK05

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

##### Dodatkowe informacje

Nadruk Symbol "przełącznik 3-pozycyjny"  
Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół  
Oslona Bez pokrywy

##### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

##### Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego Nie

##### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Ilustracje | Rysunki

