


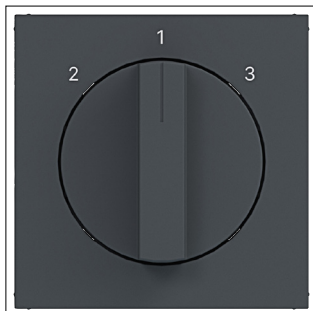

WAF1316AT

Element centralny z pokrętkiem do l. 3-poz., Ax/Cx, antracyt mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Antracyt

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 48,77 %

7021

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 56 mm

Szerokość 56 mm

Głębokość 26,95 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką Nie

Możliwość wyjęcia klucza Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Symbol "przełącznik 3-pozycyjny"

Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół

Oslona Bez pokrywy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego Nie

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Ilustracje | Rysunki

