


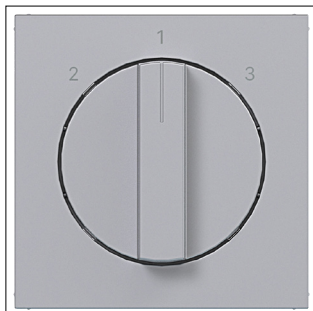

WAF1316TA

Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, Ax/Cx, titan metallic

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Titan
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	48,77 %
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	56 mm
Bredd	56 mm
Djup	26,95 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
Nyckeln kan tas bort	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Symbol "3-lägen"
Utförande	Skruvfastsättning via bas
Täcklock	Inget skydd

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Funktioner

med trycklåsningsfunktion	Nej
---------------------------	-----

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

