




WAF1317WG

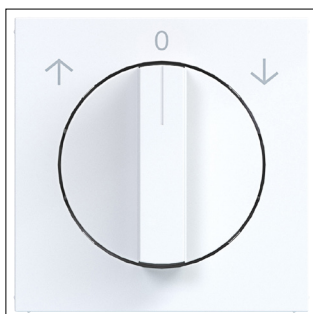

## Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, A.x/C.x, lichtweiß gl

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Lichtweiß   |
| RAL Nummer | 9016        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 56 mm    |
| Breite | 56 mm    |
| Tiefe  | 26,95 mm |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

#### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

#### Konnektivität

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein               |
| Montageart             | Schraubbefestigung |

#### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Sicherheit

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

#### Texte

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Aufdruck   | Mit Aufdruck Symbol Pfeile     |
| Montageart | Schraubbefestigung über Sockel |
| Abdeckung  | ohne Abdeckung                 |

#### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

#### Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |