


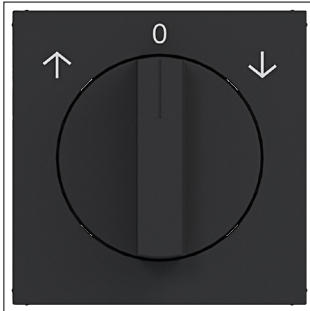

WAF1317BM

Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

Kontroller och indikatorer

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Natt svart |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 48,77 %    |
|                                                              | 9005       |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Obehandlad |

Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 56 mm    |
| Bredd | 56 mm    |
| Djup  | 26,95 mm |

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

Anslutning

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan           |
| Typ av montering          | Skruvmontering |

Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
| Nyckeln kan tas bort          | Nej |

Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

Text

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Präglad   | Medpräglade pilsymboler   |
| Utförande | Skruvfastsättning via bas |

Identifiering

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sammansättning | Centrumbricka |
|----------------|---------------|

Funktioner

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| med trycklåsningsfunktion | Nej |
|---------------------------|-----|

Lämplig för

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Hållbarhet

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|

Illustrationer | teckningar

