


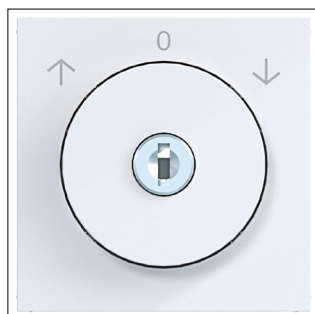

WAF1319WG

Z.-st. m. Schloss u. Tastfunkt, Jal.-Schlüss., Schl. 0-St. abz., A.x/C.x, lwß gl

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Lichtweiß
RAL Nummer 9016
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 56 mm
Breite 56 mm
Tiefe 22 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein
Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck Symbol Pfeile
Montageart Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja